

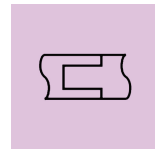


品番：EA536KE-33

品名：120mm 精密用エンドニッパ°-(ESDケリッフ°/ハネ付)

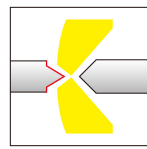

販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/04 09:07現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0264ページ		

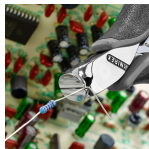

### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	64 32 120 ESD
切断能力	軟線:1.5mm 中硬線:1.0mm 硬線:0.5mm	全長	120mm
ヘッド幅(A)	11mm	アゴの長さ(B)	10mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D)	7mm	刃幅(C)	17mm
重量	70g	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	高級磨き	硬度	HRC56
材質	特別工具鋼	刃形状	斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)
表面抵抗	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{12} \Omega$	先端角度	15°

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

#### ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。


鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。

クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。

バネ付き

静電気防止ハンドル

代替品

	<p><b>品番</b> EA536KE-31 <b>コメント</b> 確認して下さい</p>
---	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.