


品番：EA536KF-9

品名：200mm 強力型ニハ<sup>°</sup>-(絶縁/ゲリッ<sup>°</sup>/落下防止)

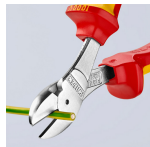

販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0212ページ		



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニ <sup>°</sup> ックス)	型番	74 06 200 T
切断能力	中硬線: φ 4.2mm ピアノ線: φ 2.5mm 硬線: φ 3mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ	クロムメッキ	全長	200mm
重量	305g	刃硬度	HRC64
材質	クロムバナジウム鋼		

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

