


品番：EA536KG-41

品名：125mm 精密ニッパー・絶縁(ケリフ°付/ステンス)



販売価格	5,840円(税抜) / 6,424円(税込)		
カタログ価格	5,840円(税抜) / 6,424円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/25 18:08現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0212ページ		

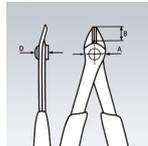

基盤に残っている極細ワイヤーもφ0.2mmから超精密にカットできます

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	78 06 125
切断能力	軟線:0.2~1.6mm 中硬線:1.0mm	ハンドル	コンフォート
全長	125mm	サイズ	ヘッド幅:13.5mm アゴの厚み(ジョイント):7.5mm アゴの長さ:9.0mm
重量	60g	材質	ステンレススチール
刃硬度	HRC61		

超精密切断作業用の精密ニッパー

電子機器や精密機械などでの超精密切断作業に対応

基盤に残っている極細ワイヤーもφ0.2mmから切断します。

バネ付

先端アングル60°

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

