


品番：EA536KP-11

品名：140mm ニッパー・プラスチック用

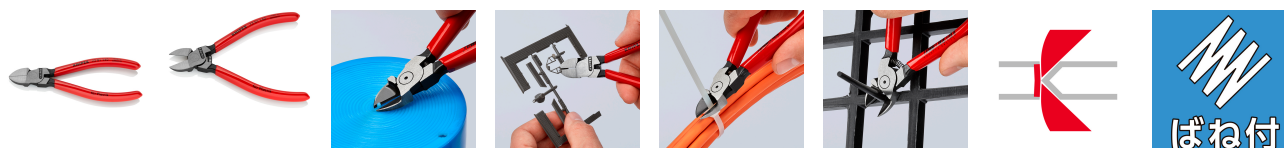

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,550円(税抜) / 6,105円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,550円(税抜) / 6,105円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/04 11:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0256ページ | | |



プラスチックの切断に最適です

仕様

| | | | |
|---|----------------|-----|-----------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 72 01 140 |
| 全長 | 140mm | 重量 | 120g |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
| 材質 | バナジウム鋼 | | |
| 切断面は平面仕上げされています。 | | | |
| 射出成形されたプラスチック部品およびスプルーを面一に切断します。 鉛などの軟質材量を滑らかに切断します。 | | | |
| フラッシュカット | | | |
| 樹脂グリップ | | | |
| バネ付き | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.