


品番：EA536SV-2

品名：140mm 斜ニッパー(グリップ°付)



販売価格	5,460円(税抜)／6,006円(税込)		
カタログ価格	5,460円(税抜)／6,006円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 10:19現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0259ページ		

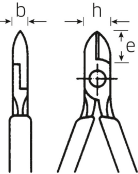

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	6600 3 145
全長(mm)	140	切断能力(軟線)	3mm
切断能力(中硬線; φ mm)	2.5mm	切断能力(硬線)	1.8mm
切断能力(ヒ°アノ線)	1.6mm	サイズ	刃長(e;mm):25.7 ヘッド幅(h;mm):18.5 ヘッド厚み(b;mm):8.2
重量	147g	ヘッド仕上げ	磨き
グリップ付			
強力型			
刃先硬度HRC63°の斜ニッパー			

代替品

	品番 EA536SV-7 コメント グリップ°無しに、切断能力の向上
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

