


品番：EA536SW-12

品名：180mm 絶縁強力ニッパ



販売価格	9,420円(税抜) / 10,362円(税込)		
カタログ価格	9,420円(税抜) / 10,362円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 05:36現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0212ページ		

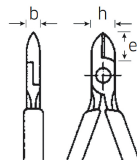

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	6602 8 180
全長	180mm	切断能力	中硬線: φ 3.8mm 硬線: φ 2.7mm ピアノ線: φ 2.2mm
サイズ	口先長さ(e;mm):27.5 口先幅(h;mm):26.5 口先厚み(b;mm):10.5	重量	250g

強力型

(※通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。)

1000V絶縁

刃先硬度HRC63°の絶縁強力型斜ニッパ

代替品

	品番 EA536KF-3 コメント 180mm
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.