


品番 : EA537KB-160

品名 : 160mm ラジオペンチ(40° 先曲)

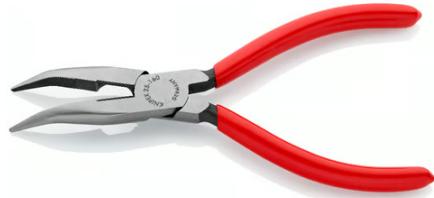

販売価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
カタログ価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/06 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0254ページ		



高精度で細かなパーツもしっかりとつかみます。高周波焼入刃付き

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	25 21 160
切断能力	中硬線: φ 2.5mm 硬線: φ 1.6mm	全長	160mm
重量	116g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃硬度	約61HRC

先端40°ベンド

アゴは平丸型で、先が長細くなっています。

精密な掴み作業および切断作業に適しています。

掴み面に歯形が付けられています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.