


品番 : EA537KE-2A

品名 : 200mm ラジオペンチ(グリップ付/先曲/磨き)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,420円(税抜) / 7,062円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,420円(税抜) / 7,062円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/02/06 23:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0254ページ | | |

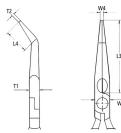

耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています



仕様

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 26 22 200 |
| 切断能力 | 中硬線: ϕ 3.2mm 硬線: ϕ 2.2mm | 全長 | 200mm |
| アゴの厚さ(ジョイント) (T1) | 9.5mm | アゴの幅(T2) | 2.5mm |
| アゴの長さ(L3) | 73.0mm | グリップ面の長さ(L4) | 23.0mm |
| ヘッド幅(W3) | 18mm | チップ幅(W4) | 3.0mm |
| 重量 | 197g | 先端角度 | 40°ベンド |
| 先端形状 | 半丸・ギザ付き | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | HRC61 |
| 材質 | 高品質工具鋼 | | |

細長い「くちばし型」のアゴを採用。強い負荷がかかっても歪みにくく、しなやかさと強度を両立。

人間工学に基づいた3層構造の「コンフォートハンドル」を採用。手が痛くなりにくく、滑りにくい設計です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.