



品番：EA537KE-2A

品名：200mm ラジオペンチ(グリップ付/先曲/磨き)

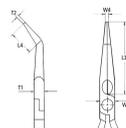

販売価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
カタログ価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/25 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0254ページ		

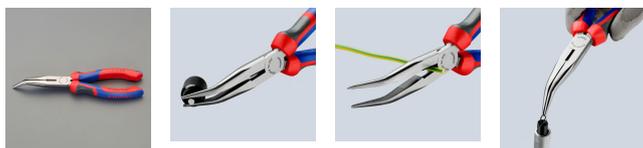

耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています

仕様

メーカー	KNIPEX(クニベックス)	型番	26 22 200
切断能力	中硬線: ϕ 3.2mm 硬線: ϕ 2.2mm	全長	200mm
アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	9.5mm	アゴの幅(T2)	2.5mm
アゴの長さ(L3)	73.0mm	グリップ面の長さ(L4)	23.0mm
ヘッド幅(W3)	18mm	チップ幅(W4)	3.0mm
重量	197g	先端角度	40°バンド
先端形状	半丸・ギザ付き	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	刃硬度	HRC61
材質	高品質工具鋼		

細長い「くちばし型」のアゴを採用。強い負荷がかかっても歪みにくく、しなやかさと強度を両立。

人間工学に基づいた3層構造の「コンフォートハンドル」を採用。手が痛くなりやすく、滑りにくい設計です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.