 




品番：EA537KR-0

品名：115mm 精密用プライヤー(バネ付/平)

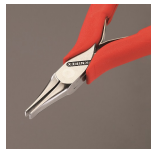

販売価格	6,580円(税抜) / 7,238円(税込)		
カタログ価格	6,580円(税抜) / 7,238円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/28 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0266ページ		

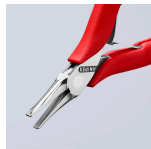

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	35 11 115
全長	115mm	アゴの長さ(B)	22.5mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm	チップ幅(E)	2.0mm
先端幅(F)	4.0mm	ヘッド幅(A)	11.0mm
重量	55g	ハンドル	樹脂コーティング
仕上げ	磨き	先端形状	平・ギザ無し

#### ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

#### 角を丸めたヘッド

素材を傷つける鋭いエッジはありません。

親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。

鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。

クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。

バネ付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.