

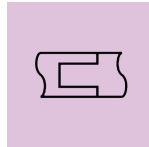
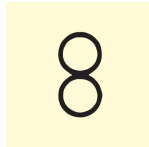
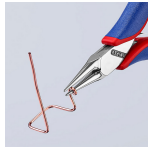


品番：EA537KR-3

品名：115mm 精密用プライヤー(グリッポ・バネ付/丸)

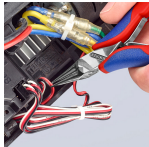

販売価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
カタログ価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/28 09:29現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0266ページ		

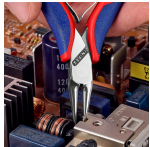

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	35 32 115
全長	115mm	アゴの長さ(B)	22.5mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm	先端幅(E)	2.0mm
先端厚み(F)	1.0mm	ヘッド幅(A)	11.0mm
重量	70g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	鏡面磨き	刃形状	先端先丸・ギザ無し

バネ付き

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適。

親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリッポ可能

均一な曲げ動作でより直接的な作業感覚を実現

グリッポ表面を滑らかに研磨し、傷を付けないグリッポを実現

鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。

クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.