 
 




品番：EA537KR-50

品名：115mm 精密プライヤー(磨き)

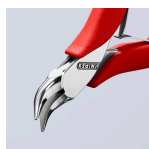

販売価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
カタログ価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/06 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0266ページ		

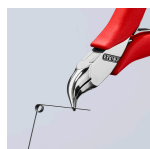

研磨と繊細な油膜により効果的な錆止めをします

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	35 41 115
全長	115mm	ヘッド幅(A)	11.0mm
アゴの長さ(B)	22.5mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm
先端厚み(E)	2.0mm	先端幅(F)	1.0mm
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
重量	55g	刃形状	先端半丸・ギザ無し
先端角度	45°ベンド		

バネ付き

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

均一な曲げ動作でより直接的な作業感覚を実現

滑らかに研磨された掴み面で、挟んだ物も傷つきにくい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.