 



品番 : EA537KS-4

品名 : 115mm 精密用プライヤー(ESD/半丸/ハンド)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,490円(税抜) / 9,339円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,490円(税抜) / 9,339円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/01/15 21:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0266ページ | | |

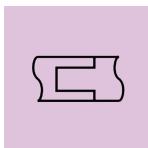

仕様

| | | | |
|---------------------|--|----------|---------------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 35 42 115 ESD |
| 全長 | 115mm | アゴの長さ(B) | 22.5mm |
| アゴの厚さ(ジョイント) (D) | 6.5mm | 先端厚み(E) | 2.0mm |
| 先端幅(F) | 1.5mm | ヘッド幅(A) | 11.0mm |
| 表面抵抗 | $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{12} \Omega$ | ハンドル | コンフォート(ESD) |
| 仕上げ | 高級磨き | 仕様 | 45°ベンド |
| 重量 | 70g | 刃形状 | 先端半丸・ギザ無し |

静電気放電タイプ

静電気をゆっくり放電し、部品を保護します。

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

均一な曲げ動作でより直接的な作業感覚を実現

グリップ表面を滑らかに研磨し、傷を付けないグリップ

鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。

クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.