 



品番 : EA537KV-2

品名 : 135mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)



販売価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/15 23:09現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0266ページ		

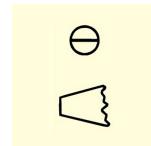

開動作は遊びなく、ゆっくり均等に行えます

### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	34 22 130 ESD
全長	135mm	先端(幅×厚み)	1.5×1.5mm
重量	65g	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	磨き	材質	高級ボールベアリング鋼
刃形状	先端半丸・ギザ無し		

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のプライヤーです。

スクリュージョイント

ジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。

基板作業に最適。

バネ付き

### 代替品

	品番 EA537KV-5 コメント 同型 レーザー加工処理
--	----------------------------------



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.