


品番 : EA537L-22

品名 : 280mm ロングノーズプライヤー(45°ベンド)

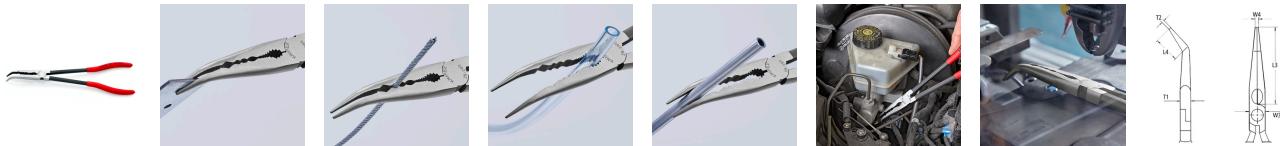

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,370円(税抜) / 8,107円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,370円(税抜) / 8,107円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/01/12 16:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0309ページ | | |



大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド

仕様

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|---------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 2881280 |
| 用途 | 自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に | 全長 | 280mm |
| 先端 | 45°ベンド | アゴの厚さ(ジョイント) (T1) | 9.0mm |
| 先端厚み(W4) | 2.5mm | 先端幅(T2) | 2.5mm |
| アゴの長さ(L3) | 70.0mm | ヘッド幅(W3) | 20.0mm |
| グリップ面の長さ(L4) | 20mm | 重量 | 235g |

大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド

狭所・奥所での作業に最適です。

スリムで長いハンドルでアクセスが難しい場所での刃掴み作業、調整作業、取付作業に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

