


品番：EA537LA-140

品名：140mm ロングフラットノーズプライヤー(磨き)

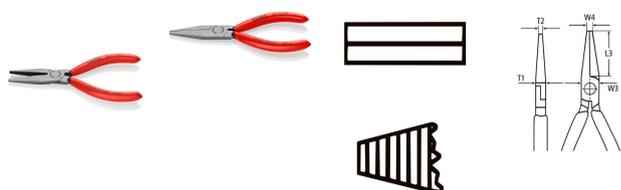

販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 12:16現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	30 11 140
全長	140mm	アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	8mm
チップ幅(W4)	2.5mm	先端幅(T2)	4mm
刃長(L3)	42mm	ヘッド幅(W3)	15mm
重量	86g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	材質	クロームバナジウム鋼

PVCカバー付

高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。

#### 代替品

	<b>品番</b> EA537LA-160 <b>コメント</b> 先端幅×刃長 :5×46.5
--	-----------------------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.