


品番：EA537LB-1

品名：160mm ニードルノーズ プライヤー(グリップ付/ストレート/メッキ)

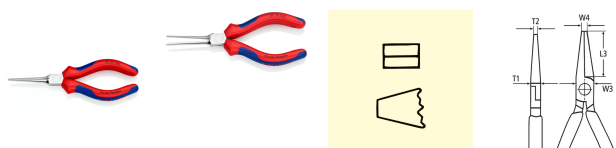

販売価格	7,620円(税抜) / 8,382円(税込)		
カタログ価格	7,620円(税抜) / 8,382円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



高精度で細かなパーツもしっかりつかめます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	31 15 160
全長	160mm	アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	7.5mm
チップ幅(W4)	1.8mm	先端幅(T2)	2.5mm
刃長(L3)	55mm	ヘッド幅(W3)	16mm
重量	124g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	クロムメッキ	先端	ストレート
材質	クロムバナジウム鋼	刃形状	先端平・ギザ無し

細かい組立て、曲げ、調整作業用の精密プライヤーです。

スリムで握りやすい設計なので、奥まった場所の作業に向いています。

掴み面は滑らかに研磨されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

