


品番 : EA537LM-1

品名 : 135mm リレー調整プライヤー(ストレート/磨き)

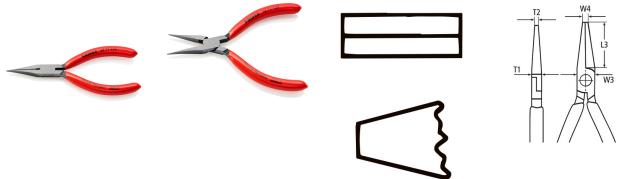

販売価格	4,710円(税抜) / 5,181円(税込)		
カタログ価格	4,710円(税抜) / 5,181円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/06 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



カタログ訂正

25/11/10 ●先端幅 誤:1.5mm 正:2mm (NO.56・57 963)

高精度で細かなパーツもしっかりとつかみます

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	32 11 135
全長	135mm	アゴの厚さ(ジョイン) (T1)	7mm
チップ幅(W4)	1mm	先端幅(T2)	2mm
刃長(L3)	34mm	ヘッド幅(W3)	12.5mm
重量	74g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	先端角度	ストレート
刃形状	先端平・ギザ無し	材質	クロムバナジウム鋼
小径の部品およびワイヤーの掴みや、端子／リレースプリングを曲げるのに使用します。			
掴み面は研磨されています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

