


品番 : EA537LM-11

品名 : 135mm リレー調整プライヤー(ストレート/磨き)

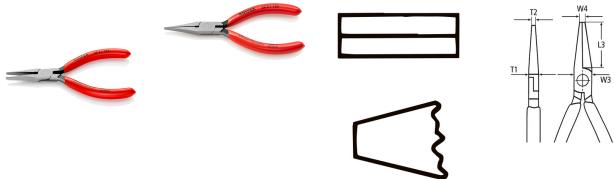

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,090円(税抜) / 5,599円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 5,090円(税抜) / 5,599円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/02/06 22:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0255ページ                       |      |   |



カタログ訂正

25/11/10 ●先端幅 誤:3.5mm 正:4mm (NO.56・57 963)

高精度で細かなパーツもしっかりとつかみます

#### 仕様

|          |                |                     |           |
|----------|----------------|---------------------|-----------|
| メーカー     | KNIPEX(ケニペックス) | 型番                  | 32 21 135 |
| 全長       | 135mm          | アゴの厚さ(ジョイン)<br>(T1) | 7mm       |
| チップ幅(W4) | 1mm            | 先端幅(T2)             | 4mm       |
| 刃長(L3)   | 34mm           | ヘッド幅(W3)            | 12.5mm    |
| 重量       | 74g            | 先端角度                | ストレート     |
| ハンドル     | プラスチックコーティング   | 仕上げ                 | 磨き        |
| 材質       | クロムバナジウム鋼      | 刃形状                 | 先端平・ギザ無し  |

小径の部品およびワイヤーの掴みや、端子／リレースプリングを曲げるのに使用します。

掴み面は研磨されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

