


品番 : EA537LM-12

品名 : 135mm リレー調整プライヤー(先曲/磨き)

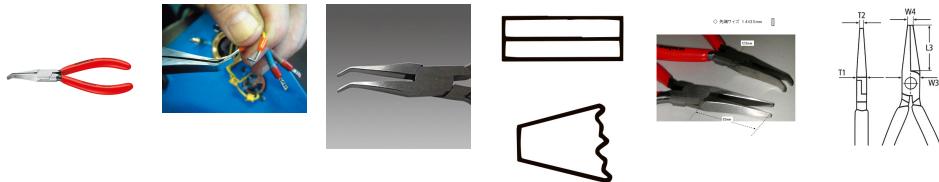

販売価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
カタログ価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/06 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



高精度で細かなパーツもしっかりとつかみます

### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	32 31 135
全長	135mm	ハンドル	プラスチックコーティング
先端角度	40°ベンド	アゴの厚さ(ジョイン) (T1)	7mm
チップ幅(W4)	1mm	先端幅(T2)	3.5mm
刃長(L3)	32mm	ヘッド幅(W3)	12.5mm
仕上げ	磨き	材質	クロムバナジウム鋼
重量	73g	刃形状	先端平・ギザ無し

小径の部品およびワイヤーの掴みや、端子／リレースプリングを曲げるのに使用します。

掴み面は研磨されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.