


品番：EA537MB-2

品名：160mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/磨き)

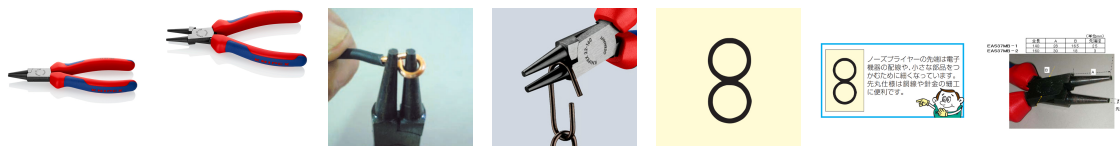

販売価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
カタログ価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/28 11:54現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	22 02 160
全長	160mm	アゴの厚さ(ジョイント)	9.5mm
チップ幅	3mm	刃長	30mm
ヘッド幅	18mm	重量	170g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
材質	特別工具鋼		

精密研削された短い丸型アゴ

ワイヤーループの曲げに使用します。

### 代替品

	品番 EA537MB-22 コメント クロームメッキ仕上げ
--	----------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.