 
 



品番：EA537MB-21

品名：140mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)



販売価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/30 05:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0255ページ		

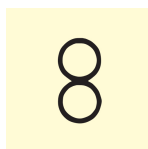

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	22 05 140
全長	140mm	アゴの厚さ(ジョイント)(T1)	9.5mm
チップ幅(D1)	2.5mm	刃長(L3)	28mm
ヘッド幅(W3)	16.5mm	重量	127g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
材質	高品質工具鋼		

精密研削された短い丸型アゴ

ワイヤーループの曲げに使います。

樹脂グリップ

### 代替品

品番	EA537MB-2
コメント	



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.