


品番 : EA537PC-162

品名 : 160mm 穴付ラジオペンチ(圧着付)

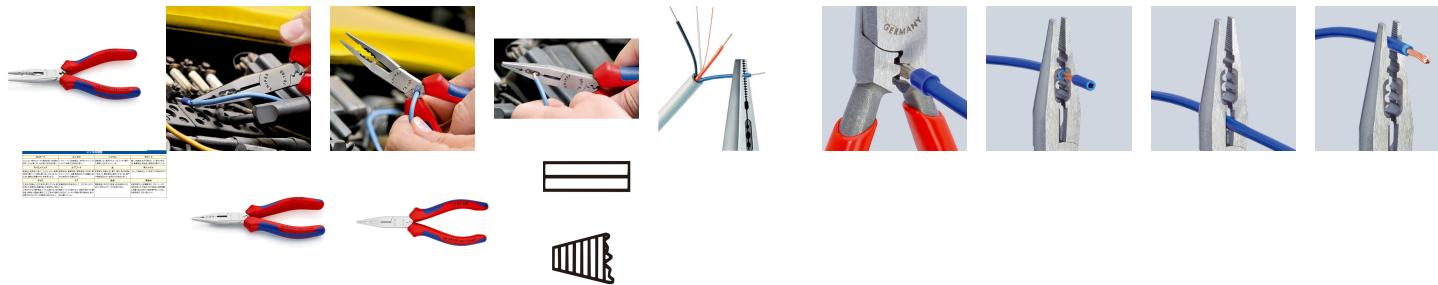

販売価格	9,630円(税抜) / 10,593円(税込)		
カタログ価格	9,630円(税抜) / 10,593円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0255ページ		



精密仕様の高周波焼入刃でケーブル工事に最適です

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	13 05 160
全長(mm)	160	切断能力(硬線: ϕ mm)	1.6
切断能力(中硬線; ϕ mm)	2.5	仕上げ	クロムメッキ
皮むき能力	0.5-0.75-1.5/2.5mm ²	ハンドル	コンフォート
重量	139g		

圧着付

先端四角(ギザ付)

入念な焼入れ処理が施された精密なカッタ一部の硬度は約HRC60。

鍛造により大変頑丈です。

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。

ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。

精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。

軟線・中硬線を切斷することができます。

エンドスリーブの圧着も可能です。

複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。

ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。

代替品

	<p>品番 EA537PD-160 コメント 仕上げ:磨き</p>
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.