


品番：EA537PE-6

品名：200mm 電工多機能ペンチ(AWG仕様/バネ付)

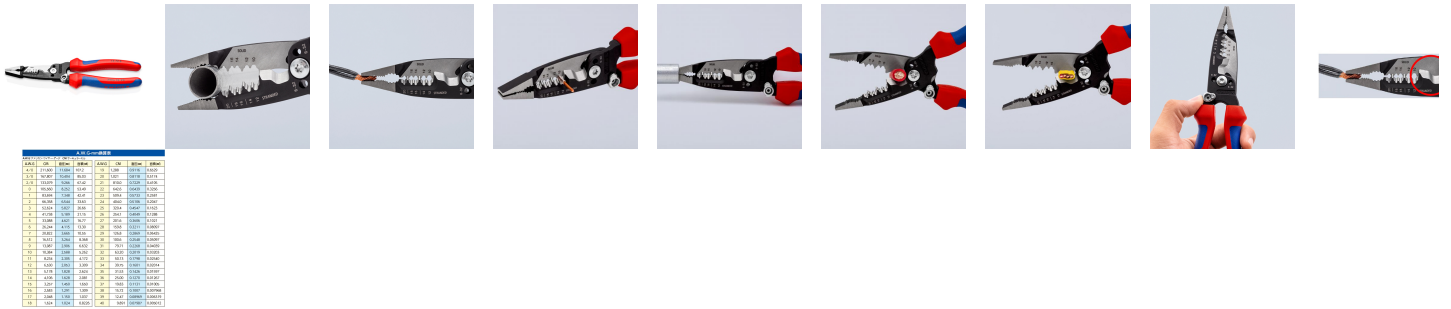

販売価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 09:59現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0253ページ		



### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	13 72 8
切断能力	銅・アルミケーブル: φ 15mm (50mm <sup>2</sup> )	ねじ切断	UNC6-32・8-32
ストリッピング対応径	単線:AWG18~10 細より:AWG20~12	全長	200mm
先端幅×刃長	11.5×75mm	重量	285g
ハンドル仕様	コンフォート	仕上げ	本体:亜鉛合金メッキ ヘッド:磨き
材質	高品質特殊工具鋼(鍛造、多段階油焼き入れ)		

先端にはクロスカットが施されており、掴み機能も優れています。

ステップカット採用で、フラットケーブルや撚り線ケーブルなど、様々なタイプのケーブルを切断可能。

平らな物でも丸い物でも、掴み面一つでしっかり掴み、曲げたりねじったりと多目的に使えます。

標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。

軽快な開口ばねが、次のカットまでの動作をアシストするので作業スピードが上がります。

ロック機構はどちらの側からでも操作できるので、どちらの利き手のユーザーにも理想的に使用できる。

開口ばね・ロック付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.