


品番：EA537PF-2

品名：200mm 絶縁電工多機能ペンチ(ばね付)

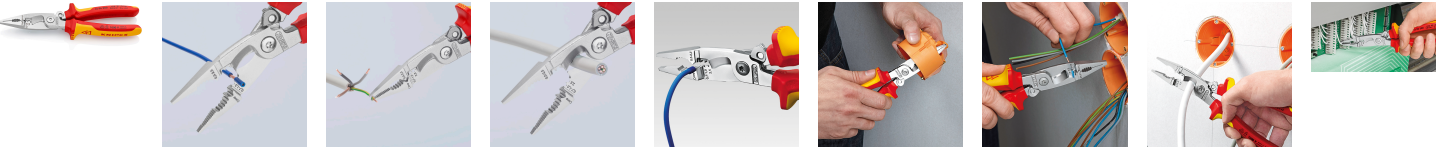

販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)			
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/15 23:09現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0211ページ			



つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	13 96 200
切断能力	銅・アルミケーブル: φ 15mm	圧着能力	0.5～2.5mm <sup>2</sup>
ストリッピング能力(単線)	0.75～1.5、2.5mm <sup>2</sup>	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
全長	200mm	先端幅×刃長	4×65mm
重量	276g		

あらゆる電気工事に役立つ1本!
バネ付 ロッキングレバーを作動すると、他の機能を使用している間、切刃を閉じておくことができます。
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
ワークへ届きやすいスリムな構造
先端四角(ギザ付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

