


品番：EA537SA-31

品名：140mm リレープライヤー

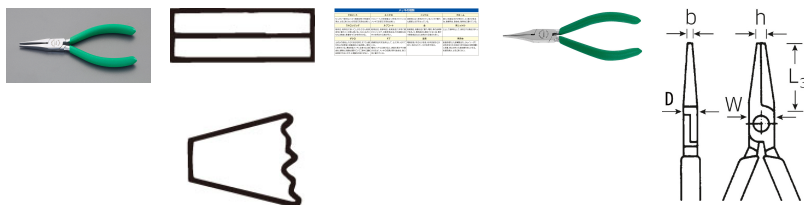

販売価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
カタログ価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 00:50現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0258ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	6512 5 135
全長(mm)	140	先端幅×刃長(mm)	3.5×33
先端	ストレート	サイズ	口先長さ(L3;mm):33 ジョイント部幅(W;mm):13 ジョイント部厚み(D;mm):7.5 口先幅(h;mm):1 口先厚み(b;mm):3.5
重量	78g	ヘッド仕上げ	クロムメッキ

先端平・ギザ無し

リレースプリングや細かい部品などを扱うデリケートな作業に最適なプライヤー

代替品

	<p>品番 EA537LM-11</p> <p>コメント 違い:全長・仕上げ</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

