


品番：EA537SA-32

品名：140mm リレープライヤー(先曲)

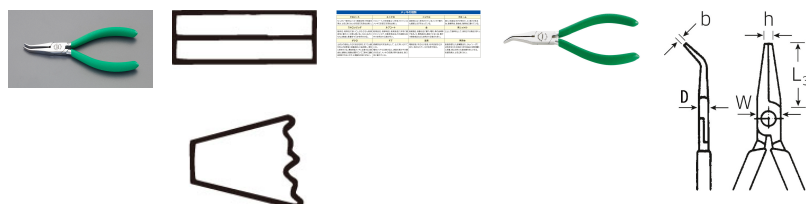

販売価格	7,050円(税抜) / 7,755円(税込)		
カタログ価格	7,050円(税抜) / 7,755円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 23:52現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0258ページ		



仕様


メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	6513 5 135
全長(mm)	140	先端幅×刃長(mm)	3.5×31
先端	45°ベンド	サイズ	口先長さ(L3;mm):31 ジョイント部幅(W;mm):13 ジョイント部厚み(D;mm):7.5 口先幅(h;mm):1 口先厚み(b;mm):3.5
重量	80g	ヘッド仕上げ	クロムメッキ

先端平・ギザ無し

45°先曲がりタイプ

リレースプリングや細かい部品などを扱うデリケートな作業に最適なプライヤー

代替品

	<p>品番 EA537LM-12</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.