


品番 : EA538K-5

品名 : 0.5 - 6.0mm² 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用)

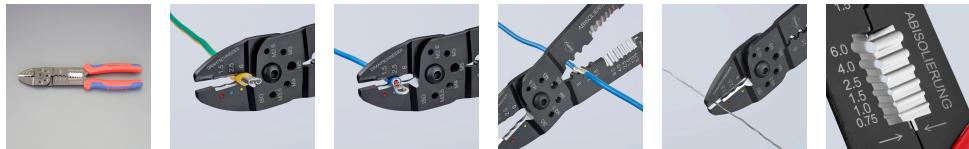

販売価格	5,180円(税抜) / 5,698円(税込)		
カタログ価格	5,180円(税抜) / 5,698円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2025/12/16 17:24現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0250ページ		



グリップ性に優れ、手の負担を軽減します

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	97 32 240
圧着範囲	0.5~6.0mm ²	ワイヤーストリッパー	0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm ²
AWG(American Wire Gauge)	20~10	全長	240mm
重量	300g	材質	ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理 ハンドル仕様:コンフォート

裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子用

ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子などの圧着に使用します。

M2.6 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付き

ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能

ビスカッター付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.