


品番：EA538KC-2A

品名：0.25- 2.5mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(フェルル端子用)

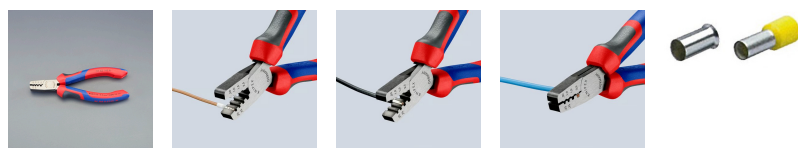

販売価格	6,450円(税抜) / 7,095円(税込)		
カタログ価格	6,450円(税抜) / 7,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2026/06/08 14:22現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0251ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	97 62 145A
対応端子	フェルル用	圧着ポジション	4
圧着範囲	0.25~0.5、0.75~1.0、1.5、2.5mm <sup>2</sup>	AWG(American Wire Gauge)	24~14
全長	145mm	重量	170g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き

台形の型でかしめることにより信頼性の高い圧着が得られます。

圧着対応サイズが印字されており、ひと目でわかり作業しやすい。

人間工学に基づいた3層構造の「コンフォートハンドル」を採用。手が痛くなりやすく、滑りにくい設計です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.