


品番：**EA538KG-10**

品名：35.0・50.0mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(フェルル端子用)

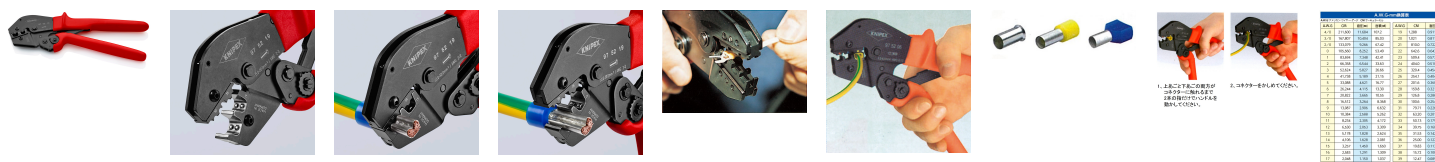

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 35,700円(税抜) / 39,270円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 35,700円(税抜) / 39,270円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/30 10:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0251ページ                      |      |   |



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より30%軽い力で圧着ができる

#### 仕様

|      |                 |      |                      |
|------|-----------------|------|----------------------|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス) | 型番   | 97 52 19             |
| 対応端子 | フェルル端子用スリーブ     | 圧着範囲 | 35・50mm <sup>2</sup> |
| AWG  | 2・0             | 全長   | 250mm                |
| 重量   | 567g            | ハンドル | プラスチックスリーブ           |
| 仕上げ  | 磨き              | 材質   | 特殊鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理)   |

てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能

はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。

自動リリース機構付(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着作業が可能です。

バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやすさが特徴です。

断面の大きい導体は両手操作で簡単に圧着できます。

圧着ダイスは交換できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

