



品番：EA538KG-3A

品名：16.0・25.0mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(裸端子用)

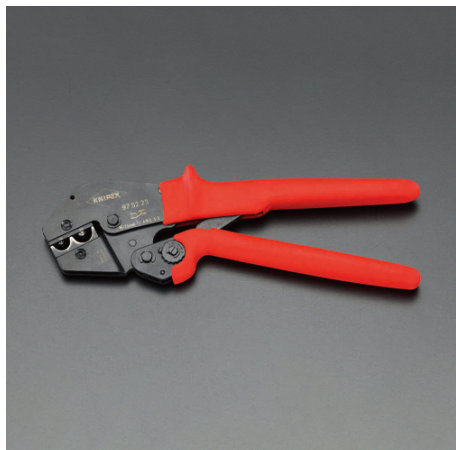

販売価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
カタログ価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/30 05:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0249ページ		

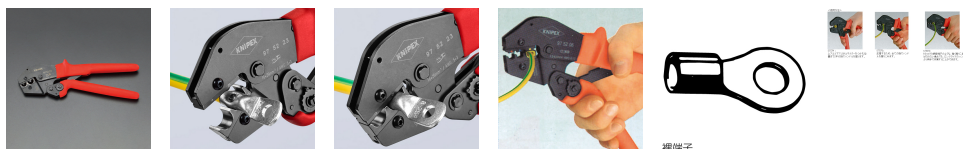

力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より30%軽い力で圧着ができます

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	97 52 23
対応端子	裸端子	圧着範囲	16・25mm <sup>2</sup>
AWG	6・4	全長	250mm
重量	565g	ハンドル	プラスチックスリーブ
仕上げ	磨き	材質	特殊鋼

はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。

てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能

精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着が可能です。

バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすくなっています。

圧着ダイスは交換できません。

#### 代替品

品番	EA538KH-12
コメント	



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.