


# 品番 : EA538KG-4

品名 : 0.1 - 2.5mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(差込端子用)

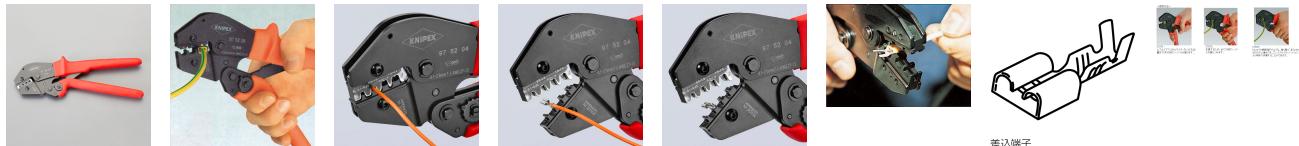

販売価格	33,700円(税抜)／37,070円(税込)		
カタログ価格	33,700円(税抜)／37,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0250ページ		



## 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	97 52 04
対応端子	差込端子	圧着範囲	端子幅2.8mm:0.1~0.25、0.5~1mm <sup>2</sup> 端子幅4.8mm:0.5~1、1.5~2.5mm <sup>2</sup>
全長	250mm	ハンドル	プラスチックスリーブ
仕上げ	磨き	重量	562g

重心のバランス、ヘッドの設計角度、握りやすいハンドル形状により、非常に使いやすく作業者の負担を軽減します。

精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現

力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より30%軽い力で圧着ができます

負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済の特殊鋼製。

圧着ダイスは交換できません。

## 代替品

	品番 EA538KH-13 コメント
--	-----------------------



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.