


品番：EA538KH-11

品名：1.5 -10mm<sup>2</sup> 圧着ハコ(裸圧着スリーブ・スプライス用)

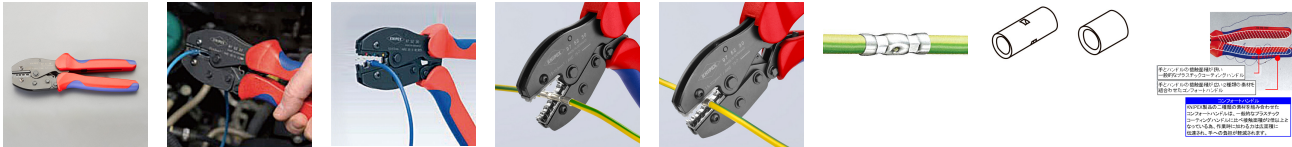

販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/14 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0250ページ		



てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です

### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	97 52 30
対応端子	裸圧着スリーブ、スプライス端子	圧着範囲	1.5、2.5、4、6、10mm <sup>2</sup>
AWG	16~8	全長	220mm
重量	477g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き		

はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。

精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現。

重心のバランス、ヘッドの設計角度、握りやすいハンドル形状により、非常に使いやすく作業者の負担を軽減します。

負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済の特殊鋼製。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.