


品番 : EA538KH-12

品名 : 0.5 -10mm² 圧着ペンチ(裸端子用)

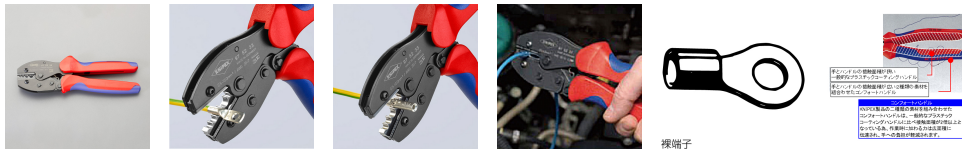

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/14 08:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0249ページ | | |



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より30%軽い力で圧着ができます

仕様

| | | | |
|------|----------------|------|---|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 52 33 |
| 対応端子 | 裸端子 | 圧着範囲 | 0.5~1.5mm ² 1.5~2.5mm ² 4~6mm ² 6~10mm ² |
| AWG | 20~8 | 全長 | 220mm |
| 重量 | 478g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 特殊鋼 |

はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。

てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。

精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着が可能です。

軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすくなっています。

圧着ダイスは交換できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

