


品番：EA538KH-16

品名：0.25-6.0mm<sup>2</sup> 圧着ペンチ(フェルル端子用)

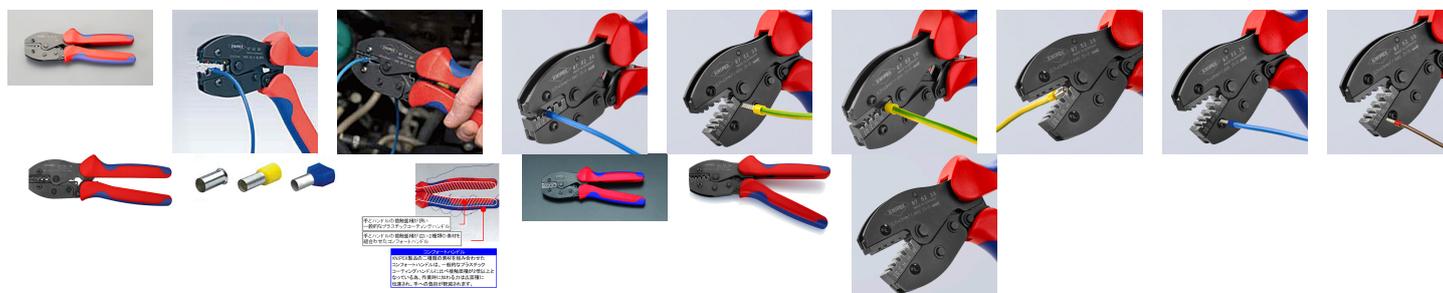

販売価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
カタログ価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2025/10/23 17:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0252ページ		



てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	975238
対応端子	スリーブ	圧着範囲	0.25~0.75mm <sup>2</sup> 、1~1.5mm <sup>2</sup> 、2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 、6mm <sup>2</sup>
全長	220mm	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き		

てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です。

はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。

精密なダイスと自動リリース機構付ロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。(工場にて規格に適合するように精密に設定されています。)

最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっております。

負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済の特殊鋼製。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.