


品番：EA538KP-21

品名：6mm² 圧着ペンチ(MC4/MC4EVO2端子用)

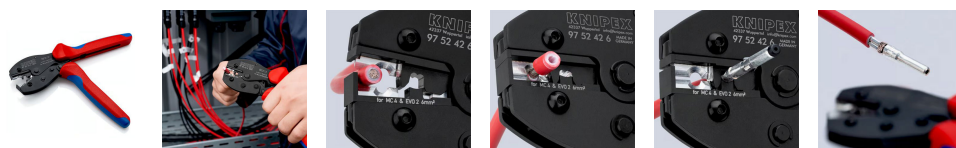

販売価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
カタログ価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 09:23現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	97 52 42 6
圧着範囲	6mm ²	全長	220mm
重量	488g	仕上	磨き
ハンドル	滑り止めプラスチックカバー付き		

MC4とMC4 Evo2 PV端子の切断、被覆除去、圧着に。

太陽光発電システムの設置、修理、メンテナンスに最適。

IEC 60352準拠のトリガーロック(ポジティブロック、ロック解除可能)により安全で、安定した高い圧着力を実現。

最適なハンドル位置、軽量設計、コンパクトな形状、人間工学に基づいたハンドル形状により、操作性に優れています。

※圧着ダイスは交換できません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.