


品番 : EA538MB-34

品名 : 2.0 -3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個/青)



販売価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 83 (2026/04/09 19:21現在)		
商品入数	150	販売単位	PAK
カタログページ	1174ページ		

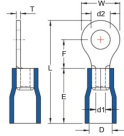

#### 仕様

型式	2-3	電線抱合範囲	単線:1.14~1.82mm 撚線:1.04~2.63mm <sup>2</sup> AWG:16~14
スタッド径	φ3.7mm	全長	21.8mm
最大電気定格	600V	最高使用温度	105℃
剥き線長	6.80mm	入数	150個
材質	無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール	絶縁体色	青
絶縁性に優れているので、安全性が高く、自動車・工業などあらゆる環境に使えます。			
ケース付き			
ROHS規制対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.