


品番 : EA538MB-39

品名 : 5.5 -4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個/黄)



販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 64 (2026/04/06 00:14現在)		
商品入数	80	販売単位	PAK
カタログページ	1174ページ		

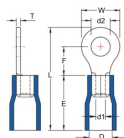

#### 仕様

型式	5.5-4	電線抱合範囲	単線:1.82~2.89mm 撚線:2.63~6.64mm <sup>2</sup> AWG:12~10
スタッド径	φ4.3mm	全長	26.0mm
最大電気定格	600V	最高使用温度	105℃
剥き線長	8.80mm	入数	80個
材質	無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール	絶縁体色	黄
絶縁性に優れているので、安全性が高く、自動車・工業などあらゆる環境に使えます。			
ケース付き			
ROHS規制対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.