


品番：EA538MC-12

品名：5HP 耐熱閉端接続子(防災用/100個入)

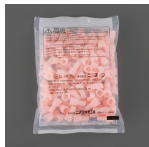

販売価格	7,810円(税抜) / 8,591円(税込)		
カタログ価格	7,810円(税抜) / 8,591円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/12 05:54現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1174ページ		



品名	5HP 耐熱閉端接続子
品番	EA538MC-12
メーカー	ニチフ
型式	CE-5HP
全長	22mm
電線挿入径	φ0.9~1.6mm
燃線挿入径	0.5~1.25mm <sup>2</sup>
定格電圧	300V
作業温度範囲	0~40℃
絶縁体使用温度範囲	-40~75℃
材質	端子部: 無酸素銅管(電気すずめっき) 絶縁体: 架橋ポリエチレン
絶縁体色	桃色
入数	100個

#### 仕様

メーカー	ニチフ	型式	CE-5HP
電線挿合範囲	単線: φ0.9~1.6mm 燃線: 0.5~1.25mm <sup>2</sup>	全長	22mm
定格電圧	300V	作業温度範囲	0~40℃
絶縁体使用温度範囲	-40~75℃	材質	端子部: 無酸素銅管(電気すずめっき) 絶縁体: 架橋ポリエチレン
絶縁体色	桃色	入数	100個

防災用耐熱型閉端接続子

消防庁告示第11号に定める「15分後に380℃に達する耐熱試験」に合格しています

RoHS10対応品

※燃線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに燃線を挿入してから圧着してください

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.