


品番：EA538MD-5

品名：[中] リングスリーブ(15個)

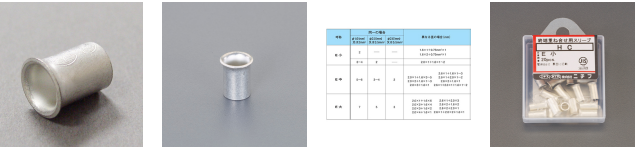

|         |                               |      |    |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 605円(税抜)／ 666円(税込)            |      |    |
| カタログ価格  | 605円(税抜)／666円(税込)             |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 21 (2025/12/16 11:52現在) |      |    |
| 商品入数    | 15                            | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1219ページ                       |      |    |



仕様

|                                                                                                                        |                |    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------|
| メーカー                                                                                                                   | ニチフ            | 型式 | E中     |
| 最大使用電流                                                                                                                 | 30A            | 全長 | 10.5mm |
| 材質                                                                                                                     | 無酸素銅管(電気すずめっき) | 入数 | 15個    |
| 銅線用終端重ね合せ用裸圧着スリーブ(E形)                                                                                                  |                |    |        |
| 【電線組み合わせ】<br>・同一線の場合<br>φ1.6mm又は2mm <sup>2</sup> :5〜6本、φ2.0mm又は3.5mm <sup>2</sup> :3〜4本、φ2.6mm又は5.5mm <sup>2</sup> :2本 |                |    |        |
| JIS規格品(JIS C 2806)                                                                                                     |                |    |        |
| RoHS10対応品                                                                                                              |                |    |        |