


品番：EA538ME-4A

品名：2.0mm<sup>2</sup> [差込形]ピン端子(雌/5個)

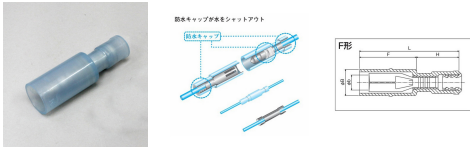

販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/09 09:15現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1175ページ		



#### 仕様

メーカー	ニチフ	定格電圧	300V
絶縁体使用温度範囲	-40℃~+105℃	電線抱合範囲	電線被覆外径: φ3.0~φ3.6mm 撚線: 2.0mm <sup>2</sup> AWG: 14
全長	26.2mm	材質	端子: 黄銅(電気すずメッキ) スリーブ: 無酸素銅管(電気すずメッキ) 絶縁体: ナイロン
防水性能	IP57	色	青透明
入数	5個		
防水形ピン端子			
難燃性 (UL94V-2)			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.