



品番：EA538MH-22

品名：1.25-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個/赤)

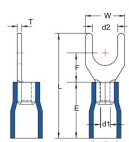

販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 100 (2026/04/03 17:53現在)		
商品入数	200	販売単位	PAK
カタログページ	1174ページ		

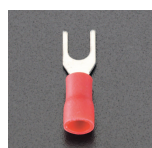

#### 仕様

型式	1.25-4	電線抱合範囲	単線:0.57~1.44mm 撚線:0.25~1.65mm <sup>2</sup> AWG:22~16
全長	21mm	スタッド径	4.3mm
剥き線長	6.80mm	入数	200個
重量	159g	カラー	レッド

絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。

ケース付き

ROHS規制対応

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.