


品番：EA538NH-23

品名：圧着端子セット(圧着ペン付)

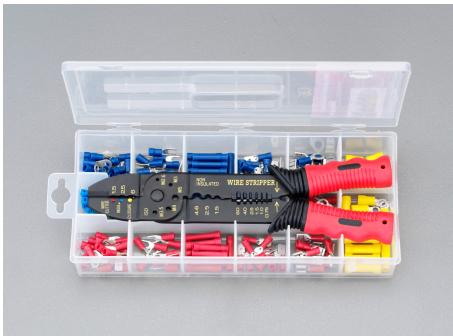

販売価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 151 (2026/04/08 20:56現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1169ページ		



圧着端子	規格(長さ)	色	入数
絶縁丸形(1-3.5S)	0.5~1.5	白	10
絶縁丸形(1-5)	0.5~1.5	青	5
絶縁丸形(2-4L)	1.5~2.5	白	10
絶縁丸形(2-5L)	1.5~2.5	青	5
絶縁丸形(4.0)	4.0~6.0	白	5
絶縁丸形(4.0)	4.0~6.0	青	5
絶縁スリーブ	0.5~1.5	白	10
絶縁スリーブ	1.5~2.5	白	10
絶縁スリーブ	1.5~2.5	青	5
絶縁スリーブ	4.0~6.0	白	5
絶縁スリーブ	4.0~6.0	青	5
差込形接続端子(メス)	0.5~1.5	白	10
差込形接続端子(メス)	1.5~2.5	白	10
差込形接続端子(メス)	1.5~2.5	青	5
差込形接続端子(メス)	1.5~2.5	緑	5

結束バンドサイズ	色	入数
2.5×100mm	白	25
2.5×140mm	青	15
2.5×140mm	緑	15

仕様

ケースサイズ	255×110×40(H)mm	総重量	489g
〈セット内容〉			
絶縁丸形(1-3.5S)	0.5~1.5mm ² (10個)	絶縁丸形(1.25-4L)	0.5~1.5mm ² (10個)
絶縁丸形(1-5)	0.5~1.5mm ² (5個)	絶縁丸形(2-3.5S)	1.5~2.5mm ² (10個)
絶縁丸形(2-4L)	1.5~2.5mm ² (10個)	絶縁丸形(2-5L)	1.5~2.5mm ² (5個)
絶縁丸形	4.0~6.0mm ² (5個)	絶縁Y形	0.5~1.5mm ² (10個) 1.5~2.5mm ² (10個) 4.0~6.0mm ² (5個)
絶縁スリーブ	0.5~1.5mm ² (10個) 1.5~2.5mm ² (10個) 4.0~6.0mm ² (5個)	差込形接続端子(オス)	0.5~1.5mm ² (10個) 1.5~2.5mm ² (10個)
差込形接続端子(メス)	0.5~1.5mm ² (10個) 1.5~2.5mm ² (10個)	結束バンド	2.5×100mm(白)(25本) 2.5×140mm(青)(15本) 2.5×140mm(緑)(15本)
圧着ペンチ	228mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

