


品番：EA538PE-16

品名：差込形電線コネクタ( VVF2心用/雌/20個)

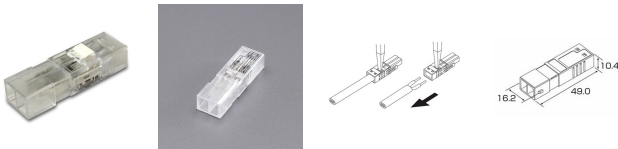

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,360円(税抜) / 6,996円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,360円(税抜) / 6,996円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/28 09:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 20                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1176ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |                                |    |  |
|--|--------------------------------|----|--|
| メーカー                                       | ニチフ                            | 型番 | NPJM R01-2P  |
| 適合電線                                       | VVF(VA)線 φ 1.6mm×2心・φ 2.0mm×2心 | 定格 | 20A/300V   |
| 絶縁体最高使用温度                                  | 120℃                           | 材質 | コネクタボディ:ポリカーボネート<br>コンタクト:銅合金(すずめっき)<br>防塵カバー:エラストマー |
| 入数   | 20個                            |    |  |
| VVF(VA)線2心用コネクタ                            |                                |    |  |
| 事前に機器の電線にコネクタを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 |                                |    |  |
| 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクタの再利用が可能です。       |                                |    |  |
| RoHS10対応品                                  |                                |    |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.