
 
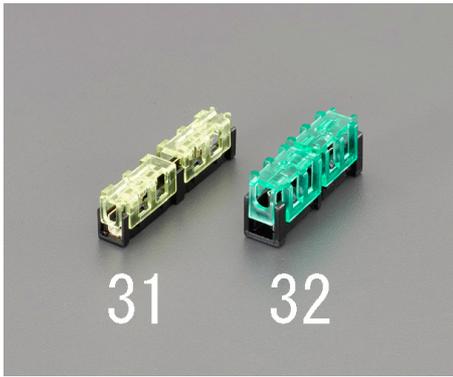


品番 : EA538PF-31

品名 : 0.2- 0.5mm² 圧接形中継コネクター(10個)



販売価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/09/11 08:37現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1223ページ		

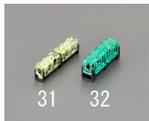

※電線にロックされていることを確認して下さい。
(図中、半導体部分)



※コネクタ寸法(圧接後)



仕様

メーカー	ニチフ	型番	NDB2420
適合電線	単線:0.65mm 撚線:0.2~0.5mm ² AWG:24-20	最大電線被覆径	φ 2.1mm
定格電圧	100V	定格電流	AWG24-22:2A AWG20:3A
絶縁体最高使用温度	120℃	作業温度範囲	0℃~40℃
材質	本体・カバー:ポリカーボネート コンタクト:りん青銅(すずめっき)	コネクタ寸法(圧接後)	30.8×5.6×5.8(H)mm
入数	10個		

電線ストリップ不要で、プライヤーで簡単接続できます。

機器内配線用コネクタ

RoHS10対応品

※電線接続後の再使用はできません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

