
 


品番：EA538PF-32


品名：0.5-0.75mm² 圧接形中継コネクター(10個)

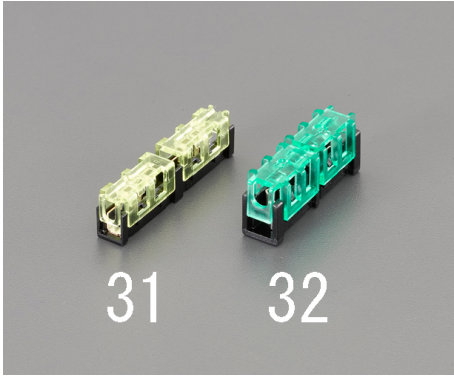

販売価格	565円(税抜)／ 622円(税込)		
カタログ価格	565円(税抜)／622円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/09/11 06:40現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1223ページ		



 ※電線に圧着されていることを確認して下さい。
(図24-10参照)



カタログ訂正 24/12/13 ●材質…コンタクト:(誤)すずメッキ付りん青銅→(正)すずメッキ付銅合金 (No.55,56 1254)

仕様

メーカー	ニチフ	型番	NDB2018
適合電線	撚線:0.5～0.75mm ² AWG:20-18	最大電線被覆径	φ 2.8mm
定格電圧	300V	定格電流	AWG20:6A AWG18:8A
絶縁体最高使用温度	120℃	作業温度範囲	0℃～40℃
材質	本体・カバー:ポリカーボネート コンタクト:銅合金(すずめっき)	コネクタ寸法(圧接後)	25.2×7.5×7.8(H)mm
入数	10個		
電線ストリップ不要で、プライヤーで簡単接続できます。			
機器内配線用コネクタ			
RoHS10対応品			
※電線接続後の再使用はできません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

