
 
 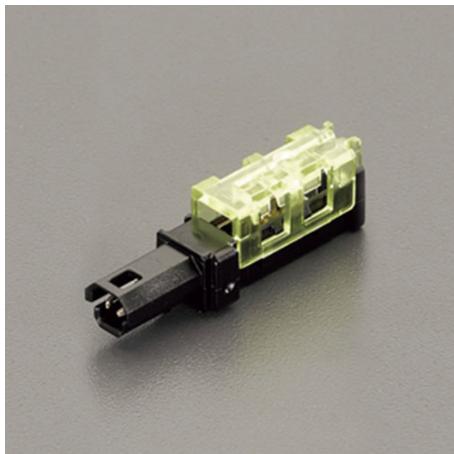


品番 : EA538PF-43

品名 : 0.2- 0.5mm² 壓接形中継コネクター(20個)



販売価格	590円(税抜)／649円(税込)		
カタログ価格	590円(税抜)／649円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2025/12/16 21:49現在)		
商品入数	20	販売単位	PK
カタログページ	1223ページ		



仕様

メーカー	ニチフ	型番	NDC 2420
適合電線	単線: $\phi 0.65\text{mm}$ 撚線: 0.2~0.5mm ² AWG: 24-20	電線被覆外径(最大)	$\phi 2.1\text{mm}$
定格電圧	100V	定格電流	AWG24-22: 2A AWG20: 3A
絶縁体最高使用温度	120°C	作業温度範囲	0~40°C
材質	ハウジング・カバー: ポリカーボネイト コンタクト: りん青銅(すずめっき)	サイズ	25.9×5.8×6.4mm
入数	20個		

軟銅電線・軟質塩化ビニル被覆電線用

單一コネクタでメス・オス接続が可能です。

抜け防止の連結板(EA538PF-10)で固定することもできます。

電線ストリップ不要で、プライヤーで簡単接続できます。

コネクタをつなげ多極としても使用可能です。

(多極使用時のピッチ: 5.6mm)

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.