


品番：EA538PG-2

品名：1.25-2.0mm<sup>2</sup> プライヤータップ° コネクター(5個)

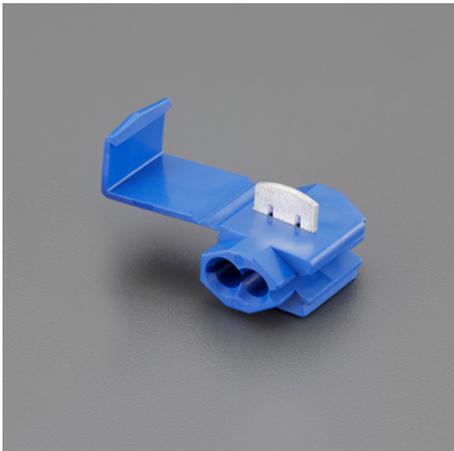

販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/06/12 18:53現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	1222ページ		



#### 仕様

メーカー	ニチフ	定格電圧	600V
定格電流	15A	絶縁体最高使用温度	105℃
端子サイズ	2.0mm <sup>2</sup>	適用電線	単線:1.0~1.6mm 撚線:1.25~2.0mm <sup>2</sup> AWG:16-14
被覆最大外径	φ3.68mm	サイズ	20.0×15.6×10.8(t)mm
材質	コンタクト:黄銅(すずめっき) 絶縁カバー:ポリプロピレン	カラー	ブルー
入数	5個		

配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター

機器内配線用

RoHS10対応品

※撚線は自動車用AV電線及びIV線を使用してください(素線径0.32mm以上)

※電線はビニル被覆のものを使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

