


品番 : EA538PG-6

品名 : 0.2- 0.5mm<sup>2</sup> フライヤー-タフ°コネクタ-(2個)

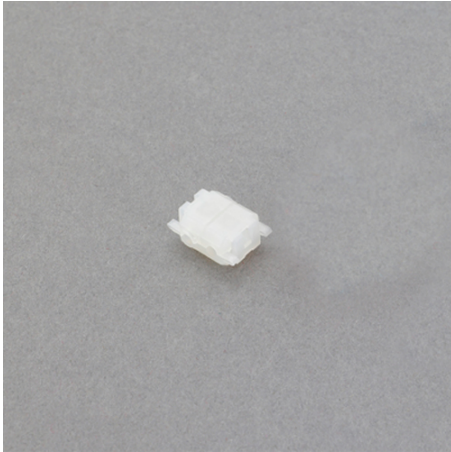

販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/05/04 22:41現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	1177ページ		



#### 仕様

メーカー	ニチフ	型番	SPTV05
定格電圧	50V	定格電流	3A
絶縁体最高使用温度	105℃	端子サイズ	0.5mm <sup>2</sup>
適用電線	撚線:0.2~0.5mm <sup>2</sup> AWG:24-20	被覆外径	φ1.4~2.3mm
サイズ	11.0×15.0×7.0(t)mm	材質	コンタクト:黄銅(すずめっき) ハウジング:ナイロン
カラー	ホワイト	入数	2個
RoHS10対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.