


品番：EA538RB-41


品名：DC12V/30A/4極 リレーソケット

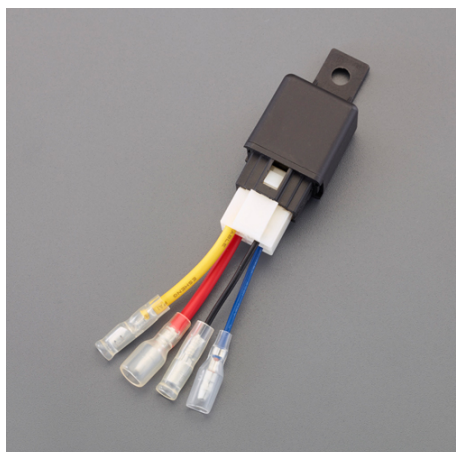

販売価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/04 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0280ページ		



 品番：BM-093  
品名：DC12V/30A/4極リレーソケット  
電気寿命 (Switch)：100回  
100,000回 (30回/分)  
電圧：12V  
定格電圧：12VDC  
コイル消費電力：1.6W  
許容電流：30A  
動作電圧 (Max. Operate Voltage)：8.4V~15.7V  
最大電圧：15.0V  
使用温度範囲 (Temperature Range)：-30℃~80℃



## 仕様

型式	BM-093	定格電圧	DC12V
極数	4極	コイル消費電力	1.6W
コイル抵抗	約90Ω	許容電流	30A以下
動作電圧	8.4~15.7V	配線の太さ	黒・青:0.85mm <sup>2</sup> 黄・赤:3.0mm <sup>2</sup>
電気的寿命	100,000回(30回/分)	使用温度範囲	-30~80℃
サイズ	27.2×130mm	重量	32g

後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.